

Lampada a LED

serie FLL

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

A Prima di posizionare la lampada sul proprio supporto predisporre quest'ultimo per il fissaggio con viti 4,8x19mm sulle rispettive sedi (**fig.1**). Il supporto è dotato di asole per permettere una tolleranza di +/- 5mm rispetto l'interasse corrispondente a 250mm. In mancanza di fori di posizionamento sul quadro, effettuare dei nuovi con ausilio della staffa come dima di foratura attraverso le sedi delle viti o l'opportuna nervatura presente su ambedue i lati del supporto stesso. Una volta fissata la staffa, sovrapporre la lampada affinché i perni sottostanti coincidano coi ganci di rotazione (**fig.2**) e premere fino al completo scatto del meccanismo di tenuta. Fissaggio magnetico Ø16x5mm su richiesta.

B **VERSIONE CAGE CLAMP** Prima di procedere alla connessione della lampada assicurarsi di non avere parti in tensione e che la presa applicata all'altro capo del cavo sia disinserita dalla fonte di alimentazione. Utilizzare soltanto conduttori di rame 60/75°C (140/167°F) con sezione compresa tra 1,5mm² e 0,5mm² (14 e 20 AWG), solidi o intrecciati, fino a 3m di lunghezza.

Per l'inserimento dei cavi procedere come segue:

- 1 Connettere i cavi di alimentazione con una lieve pressione in linea retta rispetto al morsetto
- 2 Connettere l'alimentazione

VERSIONE CONNETTORE WIELAND Per la connessione utilizzare il connettore Wieland modello CE-006WF o i cavi di alimentazione AWG18 con connettore CVFLL-01 (colore bianco, lunghezza 3m) o modello CVFLL-02 (colore arancio, lunghezza 3m) (non compresi nella confezione, acquistabili a parte).

C **VERSIONE CAGE CLAMP** Per la disconnessione della lampada eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Disconnettere l'alimentazione e assicurarsi che alcuna parte sia in tensione
- 2 Premere sul tasto dell'involucro e tirare leggermente i cavi di alimentazione

VERSIONE CONNETTORE WIELAND Per la disconnessione della lampada utilizzare uno strumento apposito agendo sulla forcina della spina.

Consigli di installazione

Evitare il montaggio della lampada in ambienti che presentano le seguenti condizioni:

- Fonti di calore e freddo eccessivi
- Esposizione all'irraggiamento solare diretto

LED LAMP

FLL series

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A Before positioning the lamp on the support prepare this for fastening with screws 4.8x19mm (0.19x0.75in) on the respective seats (**fig.1**). The support has loops to allow a tolerance of +/- 5mm (+/-0.2in) compared to the corresponding interaxis at 250mm (9.84in). In the absence of positioning ports on the switchboard, create these using the clamp as a drill gauge through the seats of the screws or the ribbing on both sides of the support itself. Once the clamp is fixed, place the lamp over it so that the hinges below coincide with the rotation hooks (**fig.2**) and push until the holding mechanism has fully clicked into place. Magnetic fastening Ø16x5mm (Ø0.63x.2in) on request.

B **CAGE CLAMP VERSION** Before connecting the lamp ensure that none of the parts are electrified and the socket attached to the other side of the cable is not attached to the power supply. Use 60/75°C (140/167°F) copper conductor only and wire ranges between 1.5-0.5mm² (14-20 AWG), stranded or solid up to 3m in length. To insert the cables follow these steps:

- 1 Connect the power supply cables by pressing gently in a straight line compared to the terminal
- 2 Connect the power supply

WIELAND CONNECTOR VERSION Use a Wieland power connector model CE-006WF or AWG18 cables with connector model CVFLL-01 (white color, 3 m length – 118,11in) or model CVFLL-02 (orange color, 3m length – 118,11in) (not included in the package, sold separately).

C **CAGE CLAMP VERSION** To disconnect the LED lamp follow these instructions:

- 1 Unplug the power supply and ensure that no part is electrified
- 2 Press on the casing button and gently pull the bipolar wires

WIELAND CONNECTOR VERSION To disconnect the lamp use a special tool by acting on the plug fork.

Installation advice

Avoid assembling the lamp in environments that have the following conditions:

- Sources of excessive heat and cold
- Exposure to direct sunlight

Lampe à LED

série FLL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

A Avant de placer la lampe sur son support, préparer celui-ci pour la fixation avec des vis 4,8x19mm sur les sièges respectifs (**fig.1**). Le support est doté de fentes pour permettre une tolérance de +/- 5mm par rapport à l'entraxe correspondant à 250mm. En cas d'absence de trous de positionnement sur le tableau, en réaliser de nouveaux à l'aide de l'étrier comme gabarit de perçage à travers les sièges de vis ou la nervure présente sur les deux côtés du support. Une fois l'étrier fixé, superposer la lampe afin que les axes sous-jacents coïncident avec les crochets de rotation (**fig.2**) et appuyer jusqu'au clic complet du mécanisme de maintien. Fixation magnétique Ø16x5mm sur demande.

B **CAGE CLAMP VERSION** Avant de connecter la lampe, s'assurer qu'aucune partie ne soit sous tension et que la prise appliquée à l'autre bout câble soit bien débranchée. Utiliser uniquement un conducteur en cuivre 60/75°C (140/167°F) et câbles entre 1,5-0,5mm² (14-20 AWG), solides ou à toron, jusqu'à 3m de longueur. Suivre cette procédure pour introduire les câbles:

- 1 Connecter les câbles d'alimentation avec une légère pression en ligne droite par rapport à la borne
- 2 Brancher l'alimentation

VERSION CONNECTEUR WIELAND Insérez le connecteur modèle Wieland CE-006WF ou les câbles AWG18 avec connecteur modèle CVFLL-01 (couleur blanche, longueur 3m) ou modèle CVFLL-02 (couleur orange, longueur 3m) (non inclus dans le pack, vendu séparément).

C **CAGE CLAMP VERSION** Suivre cette procédure pour déconnecter la lampe:

- 1 Couper l'alimentation et s'assurer qu'aucune partie ne soit sous tension
- 2 Appuyer sur la touche du boîtier et tirer légèrement les câbles d'alimentation

WIELAND CONNECTOR VERSION Pour débrancher la lampe, utiliser un outil spécial en agissant sur la fourche du connecteur.

Conseils d'installation

Éviter le montage de la lampe dans des lieux ayant ces caractéristiques:

- Sources de chaleur et de froid excessives
- Exposition aux rayons du soleil directs

LED-Leuchte

serie FLL

MONTAGEANLEITUNG

A Vor der Montage der Lampe die Halterung für Schraubbefestigung mit 4,8x19mm Schrauben an den entsprechenden Positionen vorbereiten (Abb.1). Die Halterung ist mit Ösen ausgestattet, die im Verhältnis zur Längsnachse von 250mm eine Toleranz von +/- 5mm gewährleisten. Sind an der Schalttafel keine Montagebohrungen vorgesehen, müssen diese neu erstellt werden. Hierzu die Halterung mit den entsprechenden Aussparungen für die Schrauben oder die entsprechende Rippe an beiden Seiten des Gehäuses als Schablone benutzen. Nachdem die Halterung befestigt wurde, die Leuchte so positionieren, dass die Stifte an der Rückseite zu den Drehachsen ausgerichtet sind (Abb. 2) und andrücken, bis sie einrastet. Magnetische Befestigung Ø16x5mm ist auf Anfrage erhältlich.

B **VERSION MIT CAGE CLAMP** Vor dem Anschluss der Leuchte sicherstellen, dass keine Komponente unter Spannung steht und dass die Netzsteckdose am anderen Kabelende von der Spannungsquelle getrennt ist. Nur Kupfer Starrdraht- oder Litzenleiter 60/75°C (140/167°F) mit Querschnitt von 1,5mm² bis 0,5mm² (14-20 AWG) mit einer maximalen Länge von 3m brauchen.

Für das Einführen der Kabel gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie die Netzkabeln mit einem leichten Druck geradlinig in die Klemme an
- 2 Schließen Sie die Netzspannung an

VERSION MIT WIELAND STECKER Schließen Sie das Netzkabel Wieland Modell CE-006WF oder die AWG18 Kabel mit Anschlussstecker Modell CVFLL-01 (weiße Farbe, Länge 3m) oder mit Modell CVFLL-02 (orange Farbe, Länge 3m) an (nicht in der Packung enthalten, separat erhältlich).

C **VERSION MIT CAGE CLAMP** Zum Trennen die Led-Leuchte wie folgt vorgehen:

- 1 Die Netzspannung ausstecken und sicherstellen, dass keine Komponente unter Spannung steht
- 2 Die Taste am Gehäuse drücken und die Netzkabel leicht herausziehen



VERSION MIT WIELAND STECKER Um die Leuchte zu trennen, wirken Sie auf die Verriegelungshebel mit einem speziellen Werkzeug.

Installationshinweise



Die Leuchte nicht in Umgebungen mit folgenden Bedingungen installieren:

- Umgebungen mit starken Hitzequellen oder sehr geringen Temperaturen
- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung

CAGE CLAMP VERSION

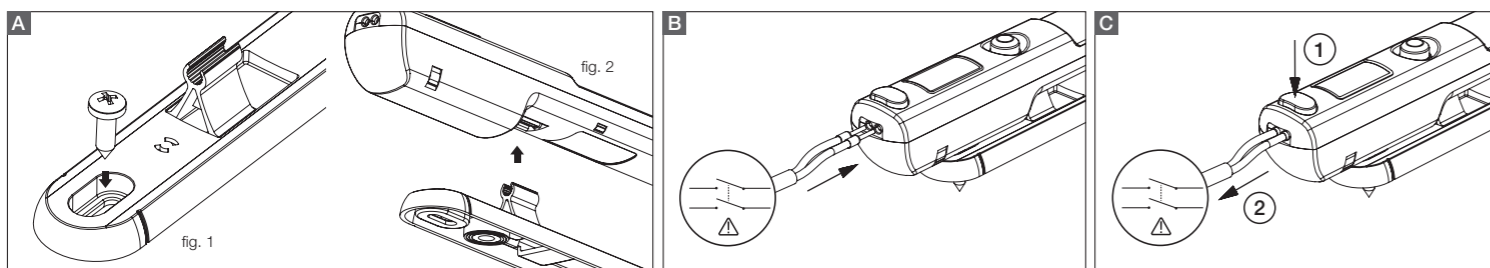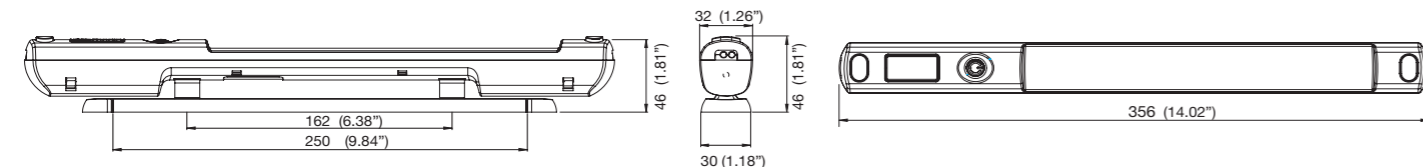

WIELAND CONNECTOR VERSION

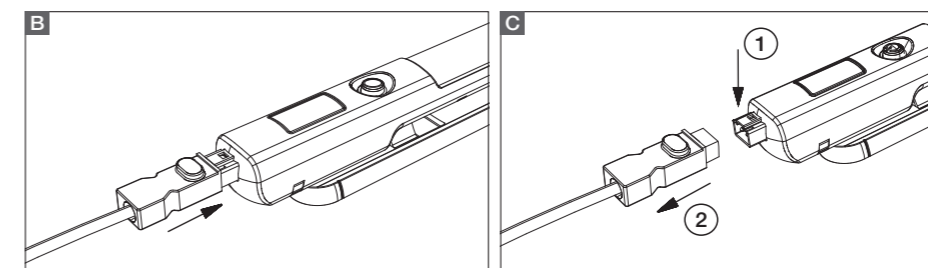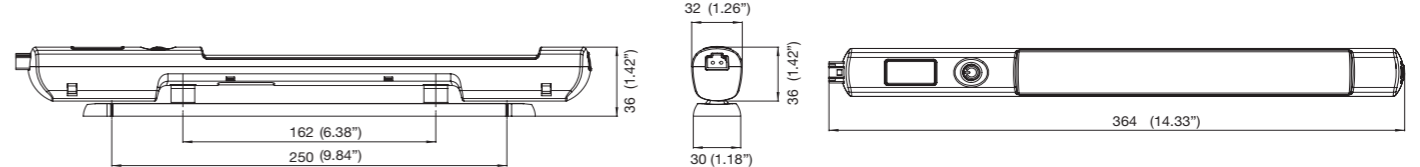

Lampada a LED serie FLL


AVVERTENZE

Prima di installare o eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio, disinserire la tensione dalla rete di alimentazione.

Questo apparecchio è stato costruito per applicazioni in quadri elettrici e armadi il cui accesso deve avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di utensili. L'apporto di modifiche non espressamente autorizzate dal costruttore sono da ritenersi improprie.

La responsabilità di lesioni o danni causati da un uso improprio ricadrà esclusivamente sull'utilizzatore.

Qualsiasi operazione volta al servizio o manutenzione deve essere condotta da personale qualificato, nel rispetto delle norme comunitarie valide per gli impianti di alimentazione elettrica.

- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle presenti istruzioni che è necessario conservare;
 - Non utilizzare l'apparecchio in presenza di alte temperature o in zone umide per evitare che si danneggi;
 - Non fissare per lungo tempo la luce a LED;
 - Non aprire l'apparecchio, i LED non sono riparabili;
 - Max lampade collegabili in cascata = 10 (**Solo versione cage clamp**);
 - Per i soli modelli con sensore PIR, in presenza di intensi disturbi elettromagnetici, potrebbe verificarsi l'accensione spontanea della lampada. La lampada si spegne comunque al termine del tempo preimpostato.
 - Si raccomanda di impiegare cavi di alimentazione conformi alla normativa IEC 60083 o, quando applicabile, con normative locali o nazionali appropriate alla classificazione;
-  Il prodotto in conformità alla Direttiva 2002/96/CE deve essere smaltito con raccolta separata dai rifiuti domestici od assimilati, secondo le normative vigenti.

Le istruzioni di montaggio sono parte integrante del prodotto. Devono essere rilasciate a tutti coloro che utilizzano il prodotto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità a fronte di guasti o malfunzionamenti che dovessero verificarsi per la mancata osservazione delle istruzioni.

GARANZIA La garanzia è prestata secondo quanto previsto dalle "Condizioni generali di vendita".


LED LAMP FLL series

WARNING

Before installing or carrying out any intervention on the device, make the power supply is disconnected.

This device is designed for use in electrical cabinets and enclosures to which access must be made available only through the use of tools. Any amendments that are not expressly authorised by the manufacture are to be considered inappropriate. The responsibility for injury or damage caused by inappropriate use shall be borne exclusively by the user.

Any operation for overhaul or maintenance must be carried out by qualified personnel, in accordance with EU regulations that are applicable for electrical power supply systems.

- The safety of the device is guaranteed only with the appropriate use of the present instructions which must be kept;
 - To prevent damage do not use the device in high temperatures or humid areas;
 - Do not look at the LED light for long periods of time;
 - Do not open the device as the LEDs cannot be repaired;
 - Multiple connection: max 10 lamps; (**Cage clamp version only**)
 - Only for models with PIR sensor, in case of intense electromagnetic disturbances, you may experience the spontaneous switch on of the lamp. The lamp will switch off after the preset time.
 - It's recommended to use plug in accordance with IEC 60083, when applicable, with national law;
-  In conformity with Directive 2002/96/EC the product must be disposed of with a separate collection of domestic waste or similar, in accordance with the prevailing regulations.

The assembly instructions are an integral part of the product. They must be issued to everyone who works with the product. We cannot accept any liability for damage associated with failure to observe these instructions.

WARRANTY For warranty conditions see "General Sales Conditions".

Lampe à LED série FLL


AVERTISSEMENTS

Avant d'installer ou d'effectuer toute intervention sur l'appareil, couper le courant électrique.

Cet appareil a été conçu pour des applications dans des tableaux électriques et armoires dont l'accès doit s'effectuer exclusivement à travers l'utilisation d'outils. L'apport de modifications non expressément autorisées par le constructeur n'est pas conforme.

La responsabilité pour blessures ou dommages causés par une mauvaise utilisation sera exclusivement à la charge de l'utilisateur.

Toute opération concernant le service ou l'entretien doit être réalisée par des professionnels qualifiés, conformément aux normes communautaires relatives aux installations électriques.

- La sécurité de l'appareil est garantie seulement par l'usage correct de ces instructions qu'il faut nécessairement conserver;
 - Ne pas utiliser l'appareil en présence de hautes températures ou de zones humides pour éviter qu'il ne s'abîme;
 - Ne pas fixer trop longtemps du regard une lumière à LED;
 - Ne pas ouvrir l'appareil, les LED ne peuvent pas être réparées;
 - Max. de lampes pouvant être connectées en cascade = 10; (**Version à cage clamp**)
 - Seulement pour les modèles avec capteur PIR, en présence de perturbations électromagnétiques intenses, on peut éprouver l'allumage spontanée de la lampe. La lampe est toujours éteinte après le temps pré réglé.
 - On recommande d'utiliser des câbles d'alimentation conformes à la norme IEC 60083 ou, quand elles peuvent être appliquées, aux normes locales ou nationales correspondant à la classification;
-  Le produit, conformément à la directive 2002/96/CE, doit être éliminé et collecté séparément des déchets domestiques ou assimilés, selon les normes en vigueur.

Les instructions d'installation font partie intégrante du produit. Elles doivent être délivrées à tous les utilisateurs du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables à la non-observation des instructions contenues dans ces documents.

GARANTIE La garantie prévue est indiquée dans les "Conditions générales de vente".


LED-Leuchte serie FLL

HINWEISE

Vor der Installation und vor jedem Eingriff an der Lampe diese von der Netzspannung trennen.

Diese Lampen sind in Schalttafeln und Schaltschränken angewandt, die nur durch geeigneten Werkzeuge geöffnet werden können. Jede Veränderung am Gerät, das vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurde, gilt als unsachgemäß. Für Personen- und Schachschäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, trägt der Nutzer die Alleinhaftung.

Alle Service- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal und in Konformität mit den geltenden europäischen Vorschriften für elektrisch betriebene Anlagen durchgeführt werden.

- Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei Beachtung der vorliegenden Anleitung garantiert. Diese Anleitung bitte aufbewahren.
 - Die Leuchte nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
 - Nicht für längere Zeit direkt in das LED-Licht schauen.
 - Die Leuchte nicht öffnen, die LEDs sind nicht reparabel.
 - Max 10 Lampen in Kaskade anschalten; (**Nur cage clamp Version**)
 - Nur bei Modellen mit PIR-Sensor können bei starken elektromagnetischen Störungen die Selbsteinschaltung der Lampe auftreten. Die Lampe wird nach der voreingestellten Zeit ausgeschaltet.
 - Empfohlen ist Kabel laut europäischer Richtlinie IEC 60083 anzuwenden.
 - National- oder Landrichtlinien sind genehmigt falls sie sich an die Eu-Richtlinie halten;
-  Das Produkt in Konformität mit der Richtlinie 2002/96/EG und den geltenden Vorschriften getrennt von Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen entsorgen.

Diese Installationsanleitung sind Teil des Produktes. Sie müssen für alle diejenigen, die das Produkt verwenden ausgestellt werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

GARANTIE Die Gewährleistung erfolgt nach den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.