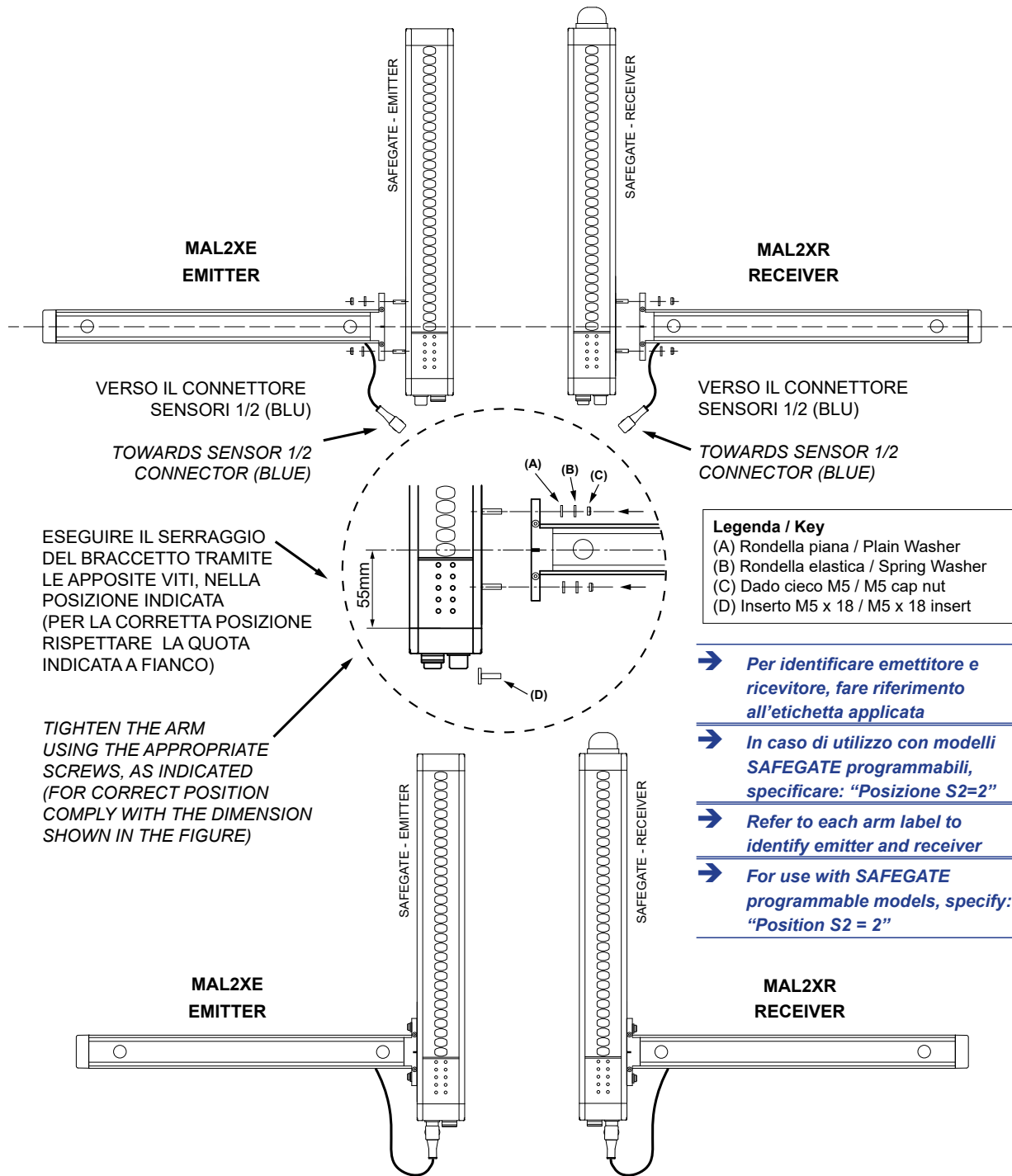


MONTAGGIO BRACCETTI "MAL2X" / "MAL2X" ARMS MOUNTING

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Portata utile / Working range	m	1...2,5
Uscite / Outputs		PNP - 100mA - @ 24VDC
Consumo max / Power consumption	W	1 (MAL2XE) / 2 (MAL2XR)
Sensori optoelettronici integrati / Opto-electronic integrated sensors		2 sensori TX/RX incrociati 2 TX/RX crossed sensors
Temperatura di funzionamento / Working temperature	°C	-30...55
PFH _d (IEC 61508)		2,00E-07
Grado di protezione / IP rating		IP65 / IP67
Lunghezza / Length	mm	320
Sezione / Section	mm	35 X 45