


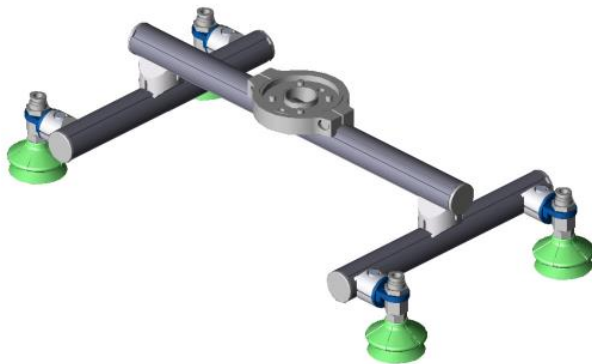


## STARTERSET PXT MIT EINFACHER HAUPTTRAVERSE/ STARTER KIT PXT WITH SINGLE MAIN BEAM

Art.Nr. 10.01.49.00090

### Beispiele für Greifer-Layouts/Examples Of Gripper Layouts



Zentrale Position des Roboterflansches/  
 Central position of the robot flange

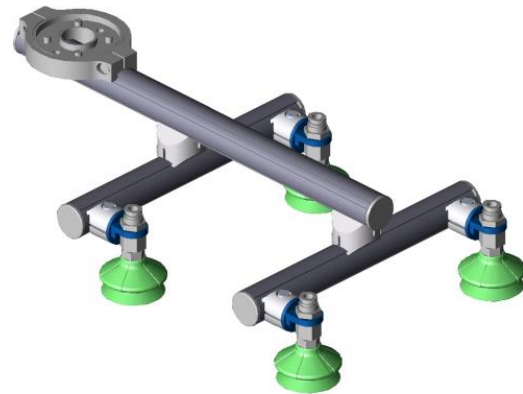

Dezentrale Position des Roboterflansches/  
 Decentral position of the robot flange

### Inhalt des Sets/Set content

Typ		Artikelnummer /Part Number	Anzahl/ Quantity	Gewicht /Weight [g]
	SET-PXT-50-1LT-UR	10.01.49.00014	1	268,8
	MO-PROF-30X30X400-4TN	10.01.49.00092	3	207,1
	KAPP-30X3-PXT-D30-I	25.09.06.00119	6	4,6
	HTR-KRZ-PXT-D30-I-D30-I	25.09.06.00123	2	65,3
	SAUG-ANB-PXT-D30-I-ROT	10.01.49.00039	4	80,2
	SPB1-50-ED-65-G1/4-AG	10.01.06.03500	4	26,3
	HTR-D30-I-FL-PXT	25.09.06.00120	6	1,15
	HTR-D30-I-M6-IG-D-PXT	25.09.06.00131	2	701,5
	SBP HV 03 16 22 SD	10.02.01.01962	1	223

	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517	1	18
	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207	3	18,9
	VSL-8-6-PU	10.07.09.00003	5	20
	RED-STK-G3/8-AG-G1/4-IG	10.08.04.00094	1	13,5
	VTR-STV G1/4 4x8-6	10.09.02.00101	1	55,5
	SET PXT 1LT UNI	10.01.49.00016	1	285
	KABELBINDER/CABLE TIE-3.6X141	27.08.02.00185	10	0
	INBUS/ALLEN KEY SW 5	27.04.01.43075	1	17,8
	MUF-S G1/4-IG 26 SW17 MS-V	10.08.05.00126	1	27,5