

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing may not be copied or made available to a third party

Montierte Ansicht nur zur Verdeutlichung /
Mounted view just for clarification

Explosionsansicht / Explosion view

Hinweis:
Die HOLDX RL kann auch mit Kabelabgang
nach oben angeschraubt werden /
The HOLDX RL can also be screwed on with
the cable outlet facing downwards

Schiebetüre /
Sliding door

Türrahmen /
Door frame

HOLDX RS
Magnet

HOLDX RS
Ankerplatte /
Anchor plate

2x Linsenkopfschraube mit Pin /
Pan head screw with pin M6x12


HOLDX RS
Ankerplatte /
Anchor plate

2x Linsenkopfschraube mit Pin /
Pan head screw with pin M6x20

Anziehdrehmoment /
Bolting torque 6,4Nm

HOLDX RS
Magnet


Für die M6 Linsenkopfschrauben wird der Bit TX30H verwendet /
The TX30H bit is used for the M6 pan-head screws
Die Nutensteine müssen für die Montage der HOLDX in der Profilkante gedreht sein /
The sliding blocks must be turned in the profile groove for mounting the HOLDX
HOLDX ist nicht in diesem Artikel vorhanden / HOLDX is not present in this article

		Oberfl./ Surface:		Werkstoff / Material:	
		Allgemeintoleranzen / general tolerances: DIN ISO 2768-m-K		Kanten / Edges: DIN ISO 13715	
Geprüft und Freigegeben		Erstellt/ Created	Datum/Date	Name	Benennung/ Description Montageanleitung für Schiebetüre/ Assembly Instruction for sliding door HOLDX-RL-Z-MS1
			27.04.22	WS	
		Abt.: Konstruktion Schutzhäuser			
		Maßstab/scale:	Gewicht/weight [kg]		
			3,572		
		Blattformat/ Sheet size		Art.- Nr. / Item-No.:	Rev.
		A3		SP-X-71-002-01	a
		Blatt/sheet von/of		1 von/of 2	
Nr.	Änderung/ modification	Datum/Date	Name		
			Zeppelinweg 4, 78549 Spaichingen - www.safety-products.de		


Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing may not be copied or made available to a third party

Montierte Ansicht / Mounted view

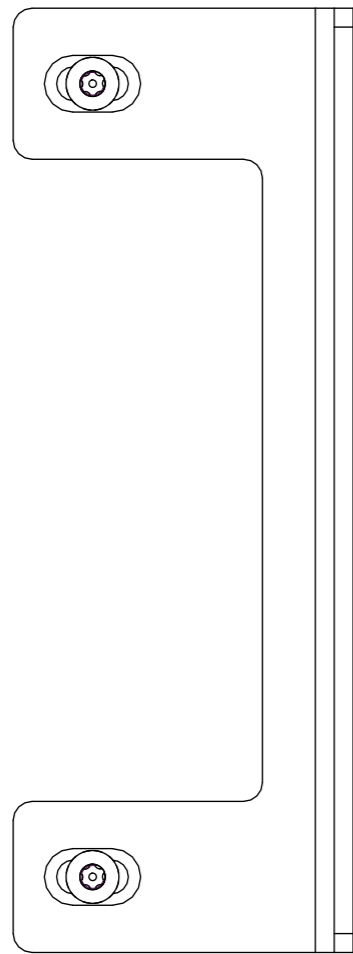


Explosionsansicht / Explosion view

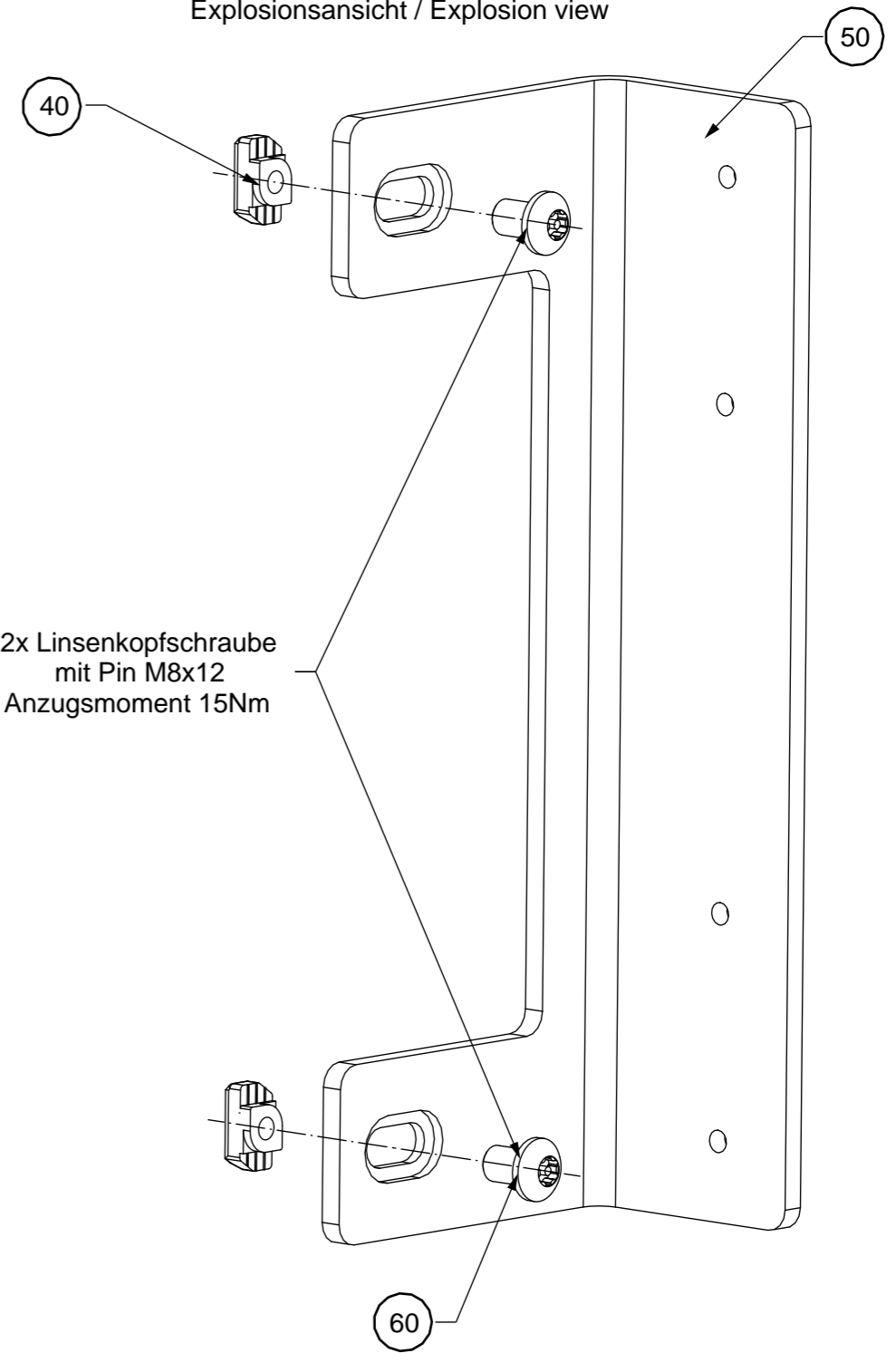

2x Linsenkopfschraube mit Pin M8x12 Anzugsmoment 15Nm


Anziehdrehmoment der Schrauben mit Nutensteine / Bolting torque 15Nm

Verpackungseinheit / Packaging unit

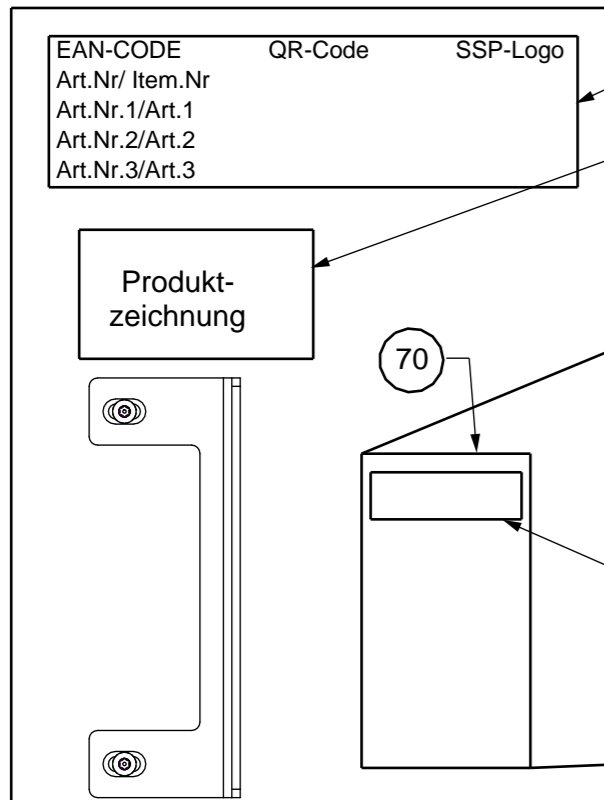

- 10
- 20
- 30

Schraubensatz für HOLDX montage / Screw set for HOLDX mounting (Pos70)

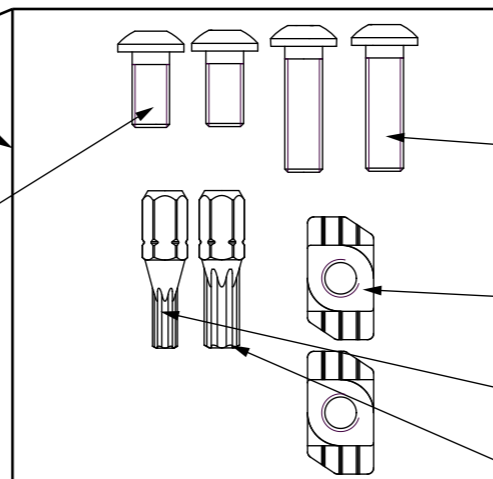

- 70
- 80
- 90
- 100
- 110
- 120
- 130
- 140

		Oberfl./ Surface:		Werkstoff / Material:	
		Allgemeintoleranzen / general tolerances: DIN ISO 2768-m-K		Kanten / Edges: DIN ISO 13715	
Geprüft und Freigegeben		Erstellt/ Created	Datum/Date	Name	Benennung/ Description Montageanleitung für Schiebetüre / Assembly Instruction for sliding door HOLDX-RL-Z-MS1
			27.04.22	WS	
		Abt.: Konstruktion Schutzhäuserung			
		Maßstab/scale:	Gewicht/weight [kg]		
			0,353		
		Blattformat/ Sheet size	Art.- Nr. / Item-No.:		Rev.
		A3	SP-X-71-002-01		a
Nr.		Änderung/ modification	Datum/Date	Name	Blatt/sheet von/of 2
					2 von/of 2
Zeppelinweg 4, 78549 Spaichingen - www.safety-products.de					