

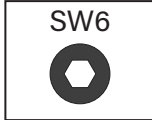
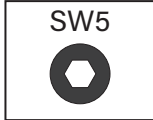


TK120.505 Rotatable Module

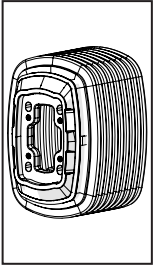


The product can rotate to $\pm 90^\circ$ angles as follows when first out of the box
Ürün kutudan ilk çıktığında aşağıdaki gibi $\pm 90^\circ$ açılara dönebilir

1

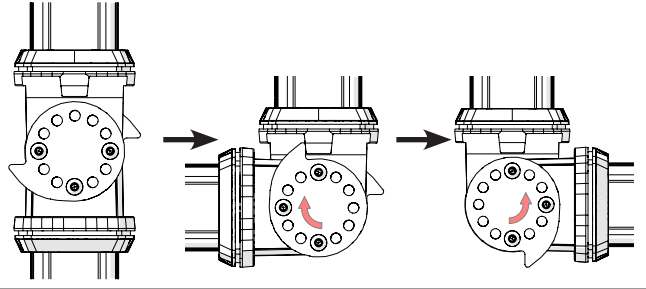


Mounting View Montaj Görünümü

This part will be positioned as in the figure
Bu kısım şekildeki gibi konumlanacaktır

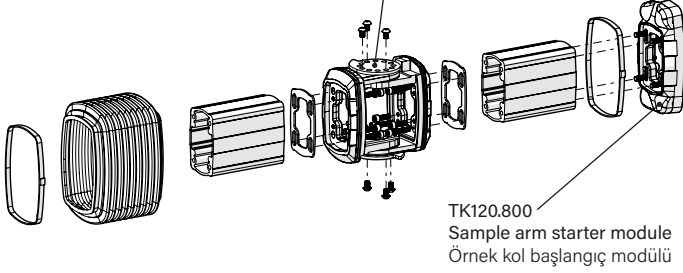

Angle can be set with M8x12 bolts (30° between two holes)
M8x12 civatalar ile açı ayarı yapılabilir (iki delik arası 30°)

2




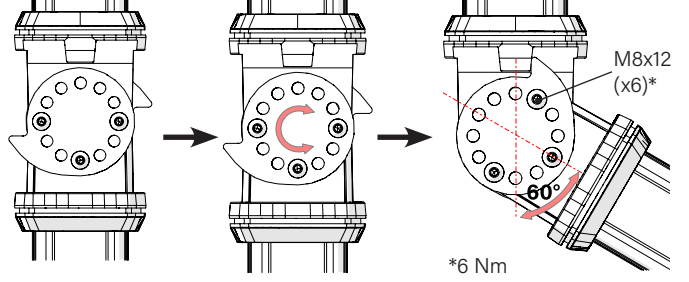


Box Contents Kutu İçeriği


8x M8x40

4x M8x20

 
8x J8.4 (M8)

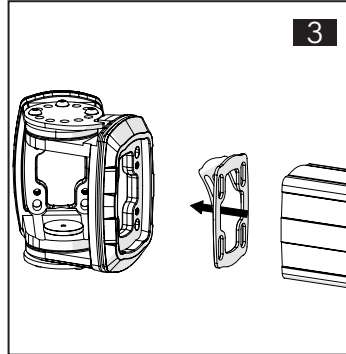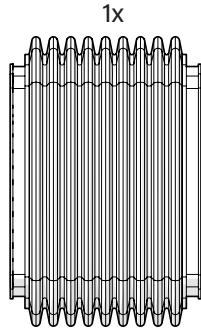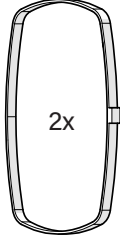


3

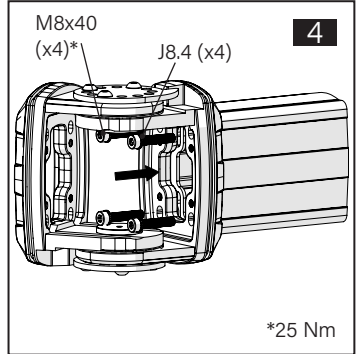


4

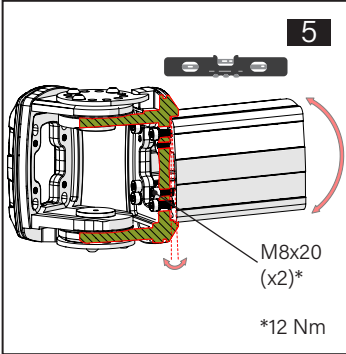


5

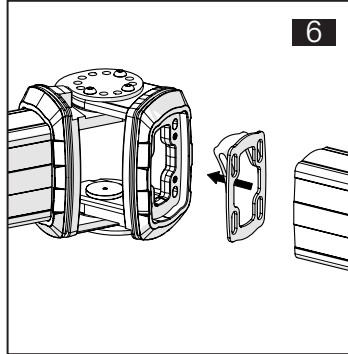

6

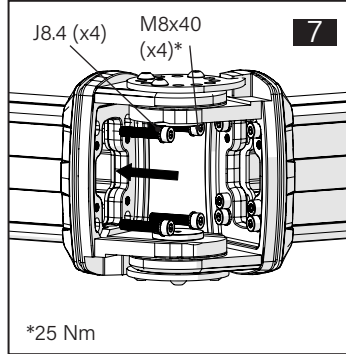


7

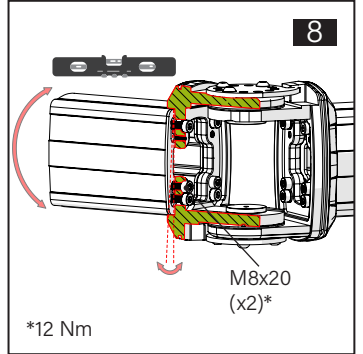


8




Scan for the installation manual
Kurulum kılavuzu için tarayın

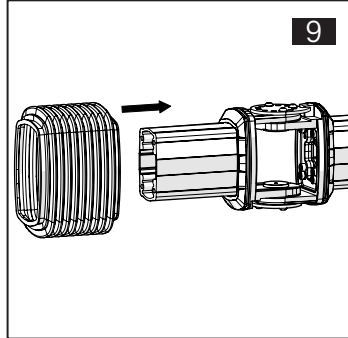

9

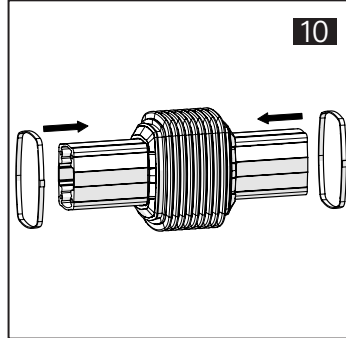

10

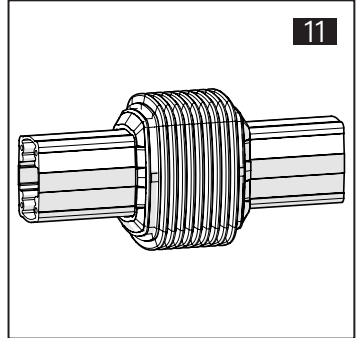

11



ENCL.ACC.
E510113