

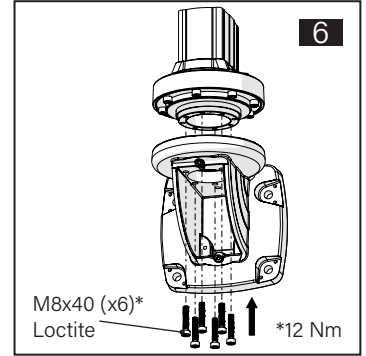
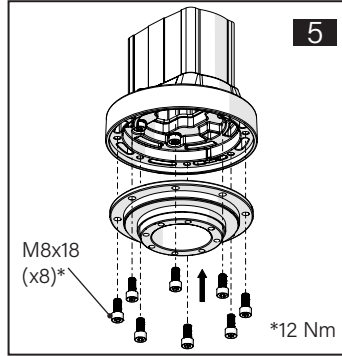
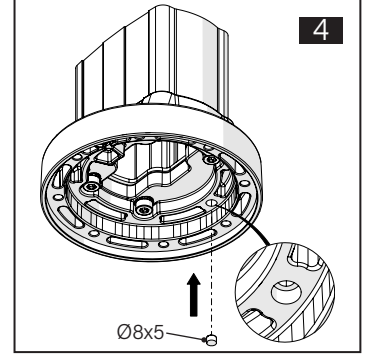
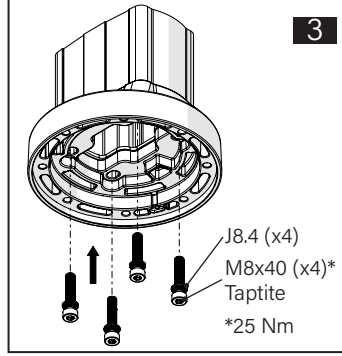
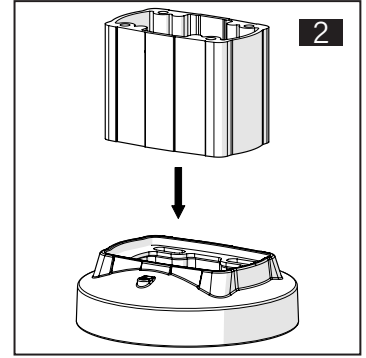
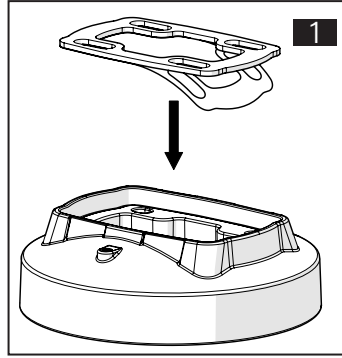
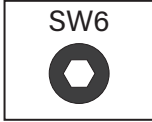
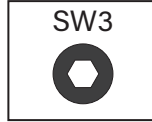
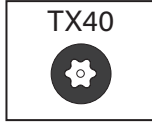
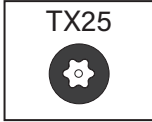


TK120.710 Wall Mounted Module Vertical Outlet

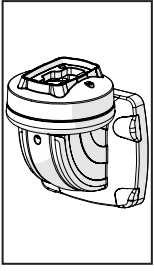

Mounting View Montaj Görünümü

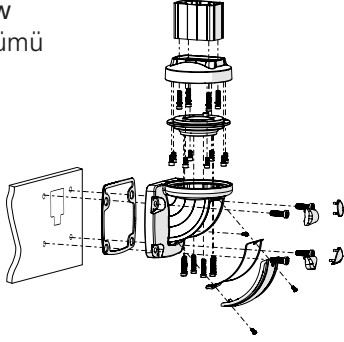

Box Contents Kutu İçeriği

Kutu İçeriği

4x M8x40 (Taptite)

6x M8x40 (Loctite)

8x M8x18

1x M8x10

1x M6x10

4x J8.4 (M8)


1x Ø8x5

1x


1x

1x




1x

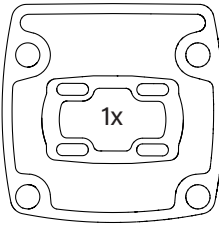




Optional 1 Opsiyonel 1

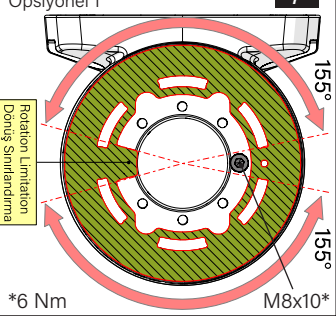

Optional 2 Opsiyonel 2

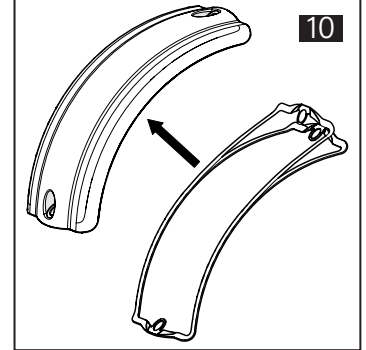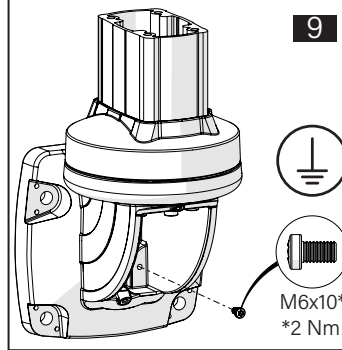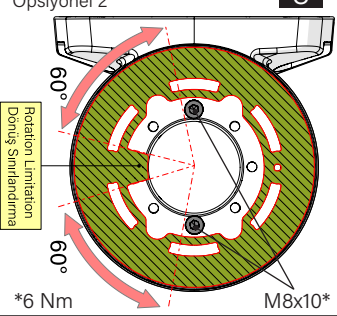

Scan for the installation manual
Kurulum kılavuzu için tarayın

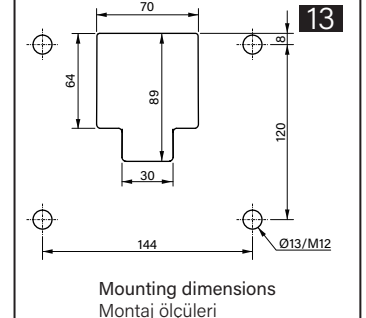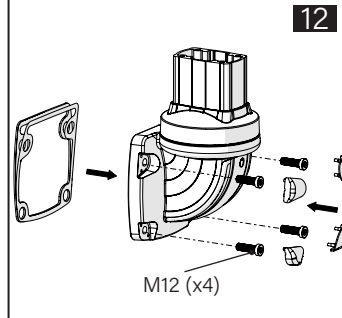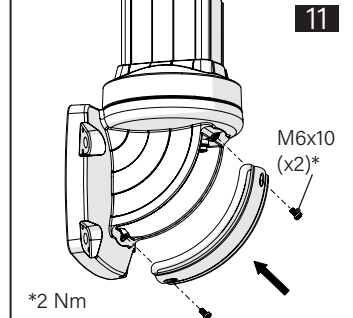

*M12 bolts in the image number 12 are not included in the box contents.
*12 numaralı görselde bulunan M12 civatalar kutu içeriğine dahil değildir.



ENCL.ACC.
E510113