
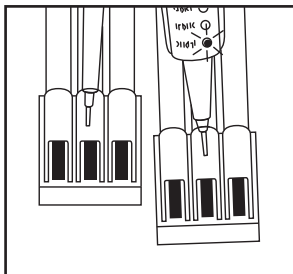
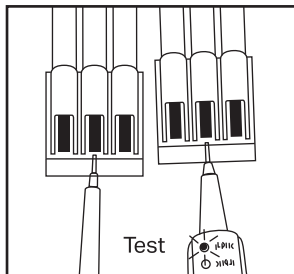
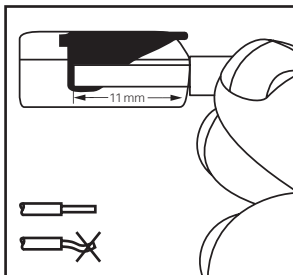
 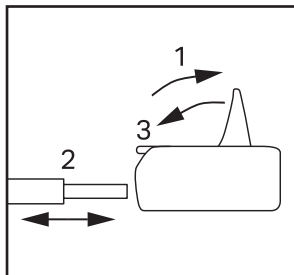


**Product  
information**  
Compact Splicing  
Connectors for all  
Conductor Types

# WAGO

## Series 221-41x



**Achtung: Handhabungshinweise beachten, Gefahr für Leib und Leben!**

- 1. Nur von Fachpersonal anzuwenden!**
2. Nicht unter Spannung arbeiten!
3. Produkte nicht zweckentfremdet verwenden!
4. Einschlägige Vorschriften beachten!
5. Technische Daten der Produkte beachten!
6. Keine beschädigten Produkte anwenden!
7. Abisolierlänge beachten!
8. Originalzubehör verwenden!
- 9. Leiter bis zum Anschlag einführen!**

**Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!**

**Attention : Respecter les indications de la manipulation pour éviter ainsi l'exposition de l'intégrité corporelle et de la vie à un danger !**

- 1. A utiliser seulement par un personnel spécialisé !**
2. Ne pas travailler en présence de tension !
3. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues !
4. Observer les prescriptions d'application !
5. Observer les données techniques des produits !
6. Ne pas utiliser des produits endommagés !
7. Respecter la longueur de dénudage !
8. Utiliser des accessoires originaux !
- 9. Introduire le conducteur jusqu'à la butée !**

**A vendre uniquement avec instructions d'installation !**

**Attention: Observe operating instructions, danger to life and limb!**

- 1. To be used by qualified personnel only!**
2. Do not touch whilst live!
3. Do not use products for purposes other than those for which it is intended!
4. Observe the relevant regulations!
5. Observe products' technical data!
6. Do not use damaged products!
7. Observe stripped length!
8. Use original accessories only!
- 9. Insert conductor up to the stop!**

**To be sold only with installation instructions!**

**¡Atención! ¡Observar las indicaciones de la manipulación para evitar así una exposición de la integridad corporal y de la vida a un peligro!**

- 1. ¡Utilización solamente por un personal especializado!**
2. ¡No trabajar en presencia de tensión!
3. ¡No utilizar los productos para otros fines que los previstos!
4. ¡Observar las prescripciones aplicables!
5. ¡Observar los datos técnicos de los productos!
6. ¡No utilizar productos defectuosos!
7. ¡Respectar la longitud de pelado!
8. ¡Utilizar los accesorios originales!
- 9. ¡Introducir el conductor hasta el tope!**

**Venta exclusivamente con instrucciones de instalación!**



## Product information for the Chinese market

### 导线连接器






**注意：遵守操作规程，避免危及人身安全!**

- 1. 必须由专业人员操作!**
- 2. 禁止带电触摸!**
- 3. 禁止超范围使用该产品!**
- 4. 遵守相关规定!**
- 5. 遵循产品的技术参数!**
- 6. 禁止使用损坏的产品!**
- 7. 遵循规定的剥线长度!**
- 8. 只能使用原厂附件!**
- 9. 导线应插到底!**

**本产品销售时必须附有安装说明!**

产地及制造商信息：  
德国/0916  
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastraße 27  
32423 Minden  
[www.wago.com](http://www.wago.com)

经销商信息：  
万可电子（天津）有限公司天津高新技术产业  
园区武清开发区泉汇路5号/301700

	<p>450 V, 0.14 ... 4 mm<sup>2</sup>, f-st.  32 A 0.2 ... 4 mm<sup>2</sup>, s. + st.  T 85</p>
	<p>450 V,  32 A 0.2 ... 4 mm<sup>2</sup>  T 85</p>
 <p>LISTED  Splicing Wire Connector  667 F</p>  <p>LISTED  GROUNDING EQUIP  64KA</p>	<p>600 V max. building wire  1000 V max. signs or  luminaires  Temperature rating  of insulating material  105° C max.</p> <p>AWG 24 ... 12 solid / stranded  Cu</p>
	<p>Cu 1.6/2,0 Ø  JET 20 A 300 V</p>
<p>US-Patent</p>	<p>US 8,794,994 B2, US 9,466,895 B2,  US 9,502,790 B2, US 9,124,034 B2,  US 9,761,964 B2, US 9,825,402 B2,  US 9,543,700 B2, US 9,525,217 B2,  US D756,305S</p>
<p>To be sold only with installation instructions  Venta exclusivamente con instrucciones de instalación  A ventre uniquement avec instructions d'installation</p>	

